


Fragebogen zum Schauglasanzeiger Refraktionsausführung Typ LGG-M

Kundendaten

Unternehmen	Datum
Name	Telefon
Adresse	E-Mail


Anwendungsdaten

Werkstoffnorm	
Werkstoff	
Druck	bar (max. 250 bar)
Temperatur	°C (-10 ... +374 °C)
Mittenabstand (M)	mm (max. 2.000 mm)
Prozessanschluss	
Absperrventil	
Ventilanordnung	
Entlüftung	
Ablass	

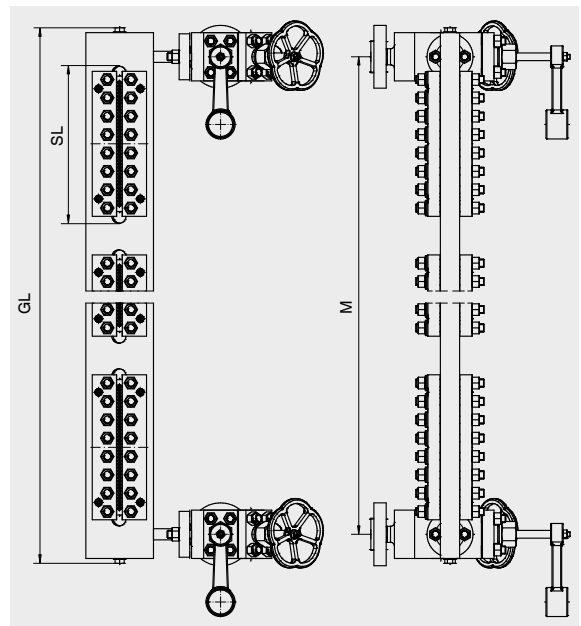

Zubehör

Beleuchtung
 Ex-Anforderungen ¹⁾
 Wasserstandmarke
 Skale
 Einteilung Skale

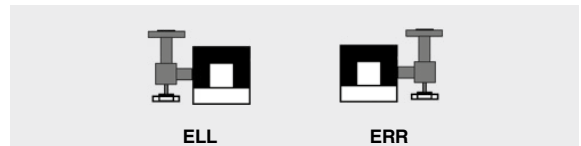

1) Nur mit Beleuchtungseinheit Typ LGI

Prüfanforderungen

3.1-Materialzertifikat (EN 10204)

Hydrostatische Druckprüfung

Weitere _____

Zusätzliche Hinweise

