


# Fragebogen zum Schauglasanzeiger, Hochdruckausführung Transparentausführung, Typ LGG-TI Reflexausführung, Typ LGG-RI

## Kundendaten

|             |         |
|-------------|---------|
| Unternehmen | Datum   |
| Name        | Telefon |
| Adresse     | E-Mail  |




## Anwendungsdaten

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Werkstoffnorm     |                      |
| Werkstoff         |                      |
| Druck             | bar (max. 250 bar)   |
| Temperatur        | °C (-10 ... +300 °C) |
| Mittenabstand (M) | mm (max. 4.000 mm)   |
| Prozessanschluss  |                      |
| Absperrventil     |                      |
| Ventilanordnung   |                      |
| Entlüftung        |                      |
| Abläss            |                      |

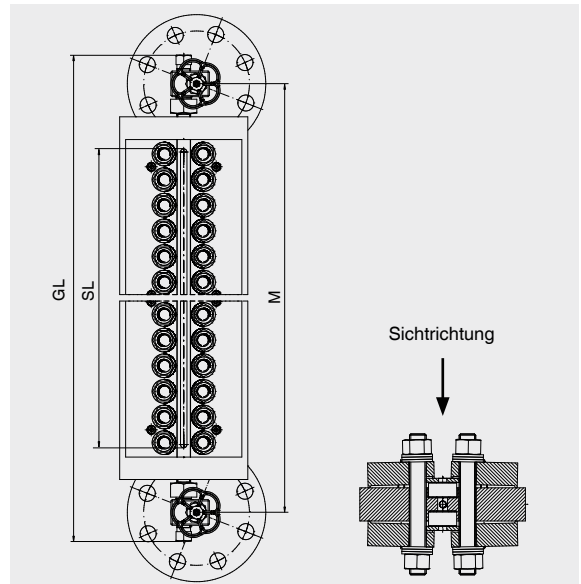

## Zubehör

Glimmerscheibe <sup>1)</sup>  
 Beleuchtung <sup>1)</sup>  
 Ex-Anforderungen <sup>2)</sup>  
 Wasserstandmarke  
 Skale  
 Einteilung Skale

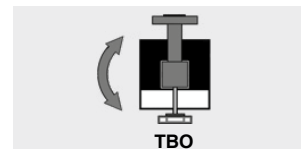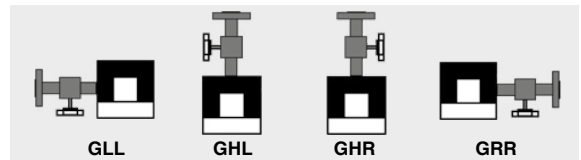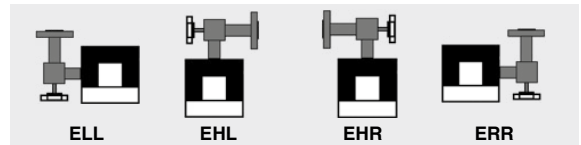

1) Nur für Typ LGG-TI  
 2) Nur für Typ LGG-TI mit Beleuchtungseinheit Typ LGI

## Prüfanforderungen

3.1-Materialzertifikat (EN 10204)

Hydrostatische Druckprüfung

Weitere \_\_\_\_\_

## Zusätzliche Hinweise

---

---

---

---

---

